


Aksialni sklop EAMM-A-N38-60H-G2

Številka dela: 8197463

FESTO

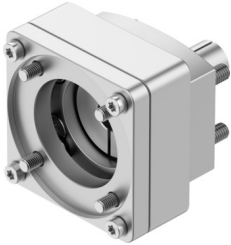

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	41 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	14.5 kgmm ²
Prenosljivi navor	16 Nm
Teža izdelka	374 g
Koda vmesnika aktuatorja	N38
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS