


Montažni blok MHA1-PR4-3-M3-PI-PCB

Broj dela: 197248

FESTO

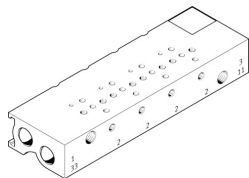

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Maks. broj mesta za ventile	4
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...40 °C
Vrsta pričvršćivanja ventila	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak: 2	M3
Pneumatski priključak 3	M5
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada