


**Ručica**  
**VAOH-F7-9-H9-A-22**  
Broj dela: 4895383

**FESTO**

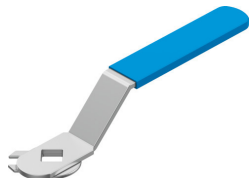

**Tehnički list**

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dužina                                    | 113 mm                          |
| Vrsta aktiviranja                         | ručno                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Širina ključa                             | 9 mm                            |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 3 - jaka izloženost koroziji    |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III              |
| Težina proizvoda                          | 40 g                            |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal ručice                          | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala ručice                    | 1.4301                          |