


Prirubnica motora EAMF-A-38A-40S/40T

Broj dela: 562669

FESTO

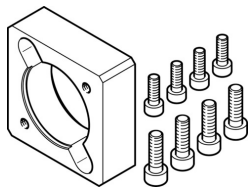

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	80 g
Kod interfejsa motora In	40S 40T
Kod interfejsa kućišta spojke	38A.2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen