


# Priključni blok VABM-B10-30E-N34-10

Broj dela: 8026376

FESTO

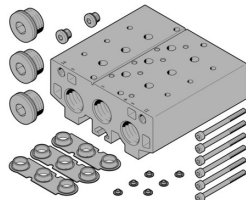

## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimenzija mrežice                         | 32 mm                           |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Maks. broj mesta za ventile               | 10                              |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Težina proizvoda                          | 5646 g                          |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom            |
| Priključak upravljačkog vazduha 12        | 1/8 NPT                         |
| Priključak za upravljački vazduh 14       | 1/8 NPT                         |
| Pneumatski priključak 1                   | 3/4 NPT                         |
| Pneumatski priključak 3                   | 3/4 NPT                         |
| Pneumatski priključak: 5                  | 3/4 NPT                         |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal priključne lajsne               | Aluminijumska legura za obrada  |