


Napajanje VABF-B10-30-P1-G38

Broj dela: 8026433

FESTO

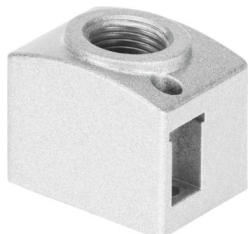

Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja	6 Nm
Težina proizvoda	40 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal ploče za napajanje	Aluminijum liven pod pritiskom