


หัวต่อเทอร์มินัล  
MHP1-PR4-3-PI-PCB  
หมายเลขชิ้นส่วน: 197243

FESTO

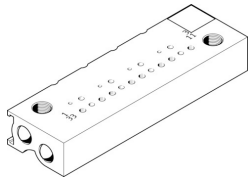

## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| จำนวนตำแหน่งหัวสูงสุด                  | 4                                              |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 bar...8 bar                                  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...40 °C                                   |
| ประเภทของวาล์วยึด                      | ด้วยเกลียวใน                                   |
| ข้อต่อลม 1                             | M5                                             |
| ข้อต่อลม 3                             | M5                                             |
| วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ                     | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                           |