


ชุดต่อ
EAMM-A-L38-70GA
หมายเลขชิ้นส่วน: 8063468

FESTO

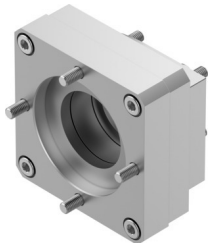

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	41.9 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	4.6 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	539 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	L38
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	70GA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS