


# ชุดต่อแบบงอ EHAM-AK-L9-160-L9-160-MR

หมายเลขชิ้นส่วน: 8128211

FESTO

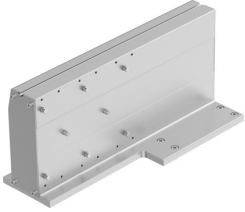

## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	160
ตำแหน่งการติดตั้ง	ขวา
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	รุ่นมาตรฐาน
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7794 g
ประเภทของรัด	ด้วยรูทะลุและสกรู
ฐานรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-160
โครงสร้างรหัสอินเทอร์เฟซ	L9-160
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นอะแดปเตอร์	อลูมิเนียมอนโนไดซ์
วัสดุสกรู	เหล็กชุบนิกเกิล
วัสดุขององค์ประกอบที่อยู่ตรงกลาง	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง