


# Eksenel kit EAMM-A-R48-87A

Ürün numarası: 1133405

FESTO

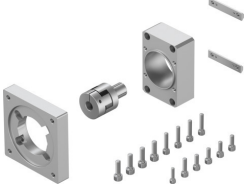

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	44 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	590 g
Aktüatör arayüz kodu	R48
Arayüz kodu motor In	87A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu