


Baęlantı Rayı|terminal řerit
VABM-C8-12E-G14-14-PT-L
Ürün numarası: 1247980

FESTO

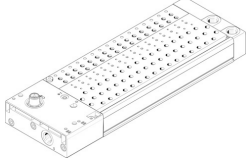

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	12 mm
Maks. valf yeri sayısı	14
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	5 Nm
Ürün ağırlığı	1040 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım