


# Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Ürün numarası: 1247984

FESTO

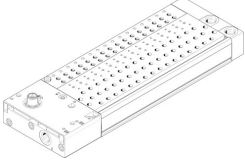

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	12 mm
Maks. valf yeri sayısı	24
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	5 Nm
Ürün aęırlığı	1526 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/4
Pnömatik baęlantı 3	G1/4
Pnömatik baęlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım