


## Geçmeli nipel vidalı bağlantı CRCN-M5-PK-4

Ürün numarası: 13968

FESTO

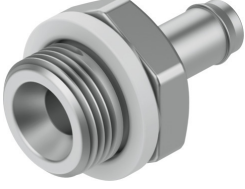

### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                        | 2.5 mm                                         |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                           |
| Hazne boyutu                            | 10                                             |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar...10 bar                             |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                 |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi           |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C                                   |
| Ürün ağırlığı                           | 2.58 g                                         |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek diş M5                                   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için               |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                    |
| Gövde malzemesi                         | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                |
| Diş contası malzemesi                   | NBR<br>yüksek alaşımlı paslanmaz çelik         |