 



Basınç regülatörü LR-1/4-QS-8

Ürün numarası: 153538
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO

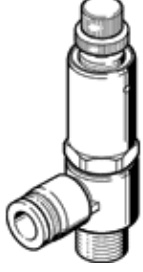

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	QS-8
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	101 l/min
Giriş basıncı	0 ... 9 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Tetikleme güvenliği	Kontra somunlu tırtırlı vida
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı pistonlu regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Basınç ayar aralığı	1 ... 8 bar
Ürün ağırlığı	60 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme, vida sızdırmazlığı	PTFE