


# Y-otomatik bağlantı rakoru QSY-1/4-5/16-U

Ürün numarası: 153743

FESTO

360° dönebilir, dışı altıgen erkek dış.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

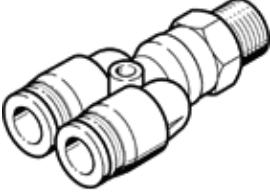

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Standart
Nominal genişlik	4,6 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyükklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	14 Nm
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı, giriş hattı	Erkek dış NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı, çıkış	Dış çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik