


# Bağlantı kablosu KMP1-02-II-10-10

Ürün numarası: 175659  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

IIMP-02 valf adası için, 10 valf sayısı için tam montajlı, 10 m uzunluk  
imalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için  
destek portaline bakın.

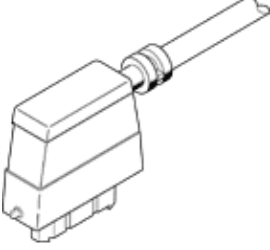

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 300$ V
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 250$ V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	5 ... 70 °C
Çevre sıcaklığı	-30 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	7.300 g
Elektriksel bağlantı	72-pin Soket
Kablo yapısı	50 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kablo çapı	19 mm
Kablo uzunluğu	10 m
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Hafif alaşım - Pres Döküm
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PE
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş