


TutmaModülü EV-63-5

Ürün numarası: 184859

FESTO

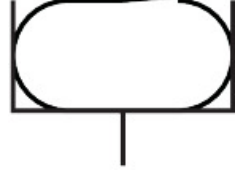

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strok | 5 mm |
| Sıkma yüzeyi | 63 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | tek etkili |
| Çalışma basıncı | 6 bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...40 °C |
| Ürün ağırlığı | 100 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Diyafram malzemesi | TPE-U(PU) |