


L diřli baęlantı

QSMKL-10-32-UNF-5/32-U

Ürün numarası: 190738

FESTO

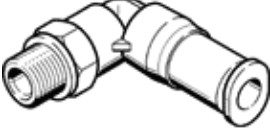

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Mini
Nominal genişlik	1,4 mm
Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tank büyükölüęü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün aęırlıęı	7 g
Pnömatik baęlantı 1	10-32 UNF-2A
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 5/32" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik