


L diřli baęlantı QSMKL-1/8-3/16-U

Ürün numarası: 190742

FESTO

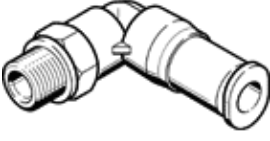

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Mini
Nominal genişlik	3 mm
Vıdali saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tank büyükölüęü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	8 Nm
Ürün aęırlıęı	9,5 g
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Diř çap 3/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik