 



# Sartlandırıcı FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

Ürün numarası: 194998

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu,  
S-serisi, kilitlenebilir regülatör kafası.

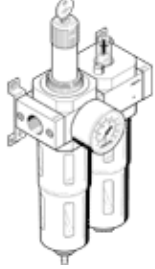

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör Proportional-Standardnebelöler
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	3.600 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.950 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC