


Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu MHP1-PR10-3-PI

Ürün numarası: 197216

FESTO

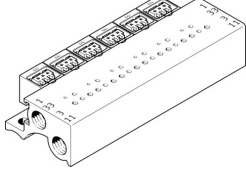

Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	10
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dışı dış ile
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 3	M7
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım