


# Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu MHP1-PR4-3-PI-D9

Ürün numarası: 197233

FESTO

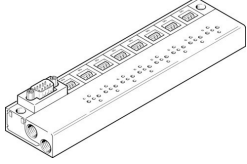

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	4
Çalışma basıncı	0 bar...8 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Baęlantı plakası montaj türü	geçiş delięi ile
Valf montaj türü	diři diři ile
Pnömatik baęlantı 1	M7
Pnömatik baęlantı 3	M7
Baęlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım