

 

# Solenoid bobinli valf

## MOYH-3-2,3-L-LED

Ürün numarası: 34302

FESTO

Mini-Pneumatic, bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir- ayrıca sipariş edilmelidir.

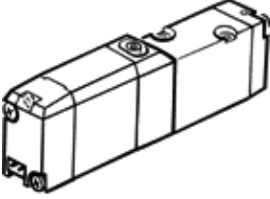

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 open, single solenoid
Standart nominal debi	170 l/min
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Koruma sınıfı	IP40
Nominal genişlik	2,3 mm
Kumanda şekli	Pilotlu
Kapama süresi	23 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	8 ms
Anahtarlama zamanı	100%
Karakteristik bobin değerleri	24V DC: 1,8W
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	65 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı pleyti Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 4	Manifold modülü
Pnömatik bağlantı 5	Manifold modülü
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm