


Eksenel kit EAMM-A-T42-87A

Ürün numarası: 4610008

FESTO

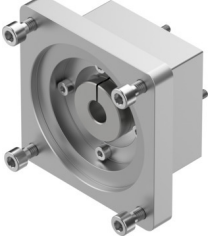

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	45 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	10 Nm
Ürün ağırlığı	400 g
Aktüatör arayüz kodu	T42
Arayüz kodu motor ln	87A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu