


Manifold

MHA2-PR4-5-M5

Ürün numarası: 525128

FESTO

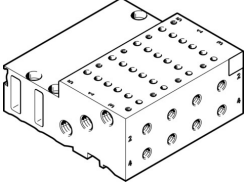

Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	340 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Pnömatik bağlantı 1	M7
Pnömatik bağlantı 2	M5
Pnömatik bağlantı 3	M7
Pnömatik bağlantı 4	M5
Pnömatik bağlantı 5	M7
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım