


# Perde geiř-otomatik baęlantı QSSF-F-G1/8-8

Ürün numarası: 533922

FESTO

diři diři.

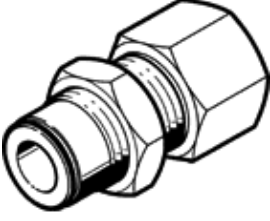

## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	7 mm
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:::]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karři dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenlięi	Üretici beyanına göre
evre sıcaklıęı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	10 Nm
Ürün aęırlıęı	38,3 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	Diř ap 8 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Krom ve nikel kaplı
Diř sızdırmazlıęı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM