


3-D Handling sistemi DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

Part number: 543033

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış eksenlerinden, dikey ve kompakt bir mini kızak, hassas ve dinamik pozisyonlamalardan oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmektedir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.

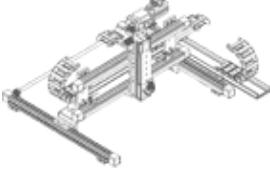

Data sheet

| Feature | Value |
|--|---|
| Montaj | üç boyutlu rampa 2.0 |
| Etkin yük | 0 ... 4 kg |
| Silindir ünitesi, Z eksen | SLT-20 |
| Silindir sistemi, Z eksen | Pnömatik |
| Strok, Z eksen | 0 ... 200 mm |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen | ± 0,02 mm |
| Silindir ünitesi, Y eksen | 2x DGE-25-ZR-KF |
| Silindir sistemi, Y eksen | Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x |
| Orta konum, Y eksen | İsteğe bağlı |
| Strok, Y eksen | 0 ... 1.000 mm |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen | ± 0,1 mm ± 0,1 mm |
| Silindir ünitesi, X eksen | DGE-25-ZR-KF |
| Silindir sistemi, X eksen | Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği |
| Orta konum, X eksen | İsteğe bağlı |
| Strok, X eksen | 0 ... 3.000 mm |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, X eksen | ± 0,1 mm |
| Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen | ± 0,1 mm |