

 

Solenoid bobinli valf

MFHB-4-1/4

Ürün numarası: 546054
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

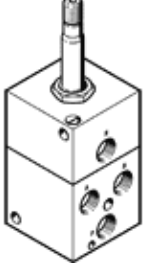

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|------------------------------|
| Valf fonksiyonu | 4/2 tek durumlu |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Standart nominal debi | 600 l/min |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Tasarım yapısı | Popet oturtmalı |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Nominal genişlik | 6,5 mm |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | kilitli |
| Kapama süresi | 23 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 16 ms |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Ürün ağırlığı | 725 g |
| Pilot egzost bağlantısı 84 | M5 |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 4 | G1/4 |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum eloksal kaplama |