


# Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-C7-12G-G18-9

Ürün numarası: 552668

FESTO

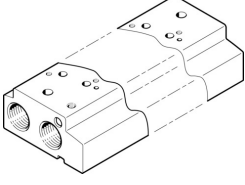

## Veri sayfası

| Özellik                      | Deęer                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Maks. valf yeri sayısı       | 9                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK  | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluęu               | VDMA24364-B2-L                      |
| Ürün aęırlığı                | 231 g                               |
| Kontrol havası baęlantısı 12 | M3                                  |
| Pnömatik baęlantı 1          | G1/8                                |
| Pnömatik baęlantı 3          | G1/8                                |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu                         |
| Baęlantı rayı malzemesi      | Dövme alüminyum alařım              |