


Eksenel kit EAMM-A-L38-57A

Ürün numarası: 560679

FESTO

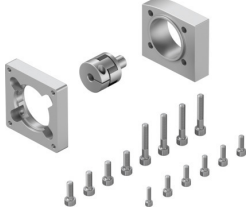

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	26.7 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	3.2 kgmm ²
Aktarılabılır tork	3.6 Nm
Ürün ağırlığı	220 g
Aktüatör arayüz kodu	L38
Arayüz kodu motor In	57A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu