 



Parmak kollu valf VHEM-LT-M32C-M-G14

Ürün numarası: 561326
Üretimden kalkacak ürün

Bu tip vakum için uygundur
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.

FESTO

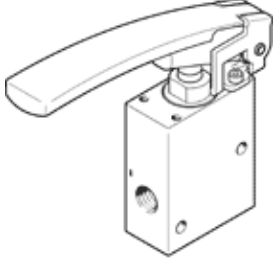

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	manuel
Genişlik	25 mm
Standart nominal debi	1.000 l/min
Çalışma basıncı	-0,95 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Popet oturtmalı
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	6 mm
Kullanım talimatları	Yalnız elle aktive edin
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...]]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Tetikleme kuvveti	31 N
Ürün ağırlığı	216 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material seals	NBR
Material housing	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama