


Motor flanşı
EAMF-A-38A-40S/40T
Ürün numarası: 562669

FESTO

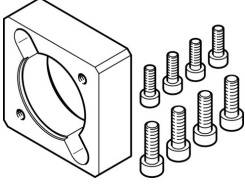

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Arayüz kodu motor ln	40S 40T
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A.2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu