


**Besleme plakası**  
**VABF-B10-30-P1A4-G38-P3**  
Ürün numarası: 8026435

**FESTO**

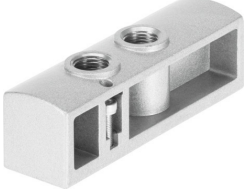

**Veri sayfası**

| Özellik                     | Değer                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Çalışma basıncı             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet    |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Maks. sıkma torku           | 6 Nm                                   |
| Ürün ağırlığı               | 121 g                                  |
| Montaj türü                 | geçiş deliği ile                       |
| Pnömatik bağlantı 1         | G3/8                                   |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                            |
| Besleme plakası malzemesi   | Alüminyum pres döküm                   |