


Eksenel Kit
EAMM-A-N38-60PA
Ürün numarası: 8063574

FESTO

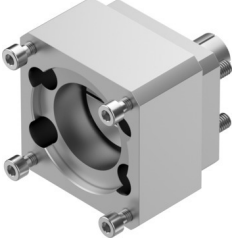

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	44.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	14.5 kgmm ²
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	520 g
Aktüatör arayüz kodu	N38
Arayüz kodu motor ln	60PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu