


# Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Ürün numarası: 8076387

FESTO

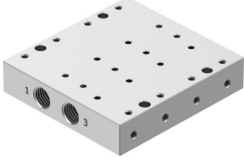

## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	18 mm
Tasarım	Baęlantı yönü aşağıda
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.6 Nm
Ürün aęırlığı	180 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım