


# Yataklama Ünitesi

## FEN-12/16-160-GF

Ürün numarası: 8208450

FESTO

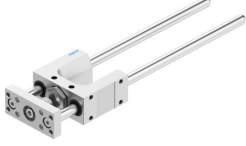

## Veri sayfası

| Özellik                      | Değer                           |
|------------------------------|---------------------------------|
| Boyut                        | 12/16                           |
| Strok                        | 160 mm                          |
| Montaj konumu                | herhangi bir                    |
| Kılavuz                      | Kayar yatak                     |
| Tasarım                      | Kılavuz                         |
| Patlamaya karşı koruma       | Sertifikadaki notu dikkate alın |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B2-L                  |
| Ortam sıcaklığı              | -20 °C...80 °C                  |
| Yer değiştirme kuvveti       | 15 N                            |
| Hareketli kütle              | 353 g                           |
| Ürün ağırlığı                | 682 g                           |
| Montaj türü                  | dış dış ile                     |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu                     |
| Kılavuz elemanı malzemesi    | yüksek alaşımlı çelik           |
| Gövde malzemesi              | Dövme alüminyum alaşım, anodize |
| Boyunduruk plakası malzemesi | Dövme alüminyum alaşım, anodize |