


Фітинг
N-3/4-P-19-MS
Номер деталі: 15638

FESTO

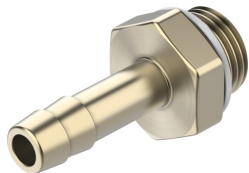

Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	16.5 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	пряма форма
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 бар...16 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	40 Н·м
Вага продукту	96 г
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/4
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з внутрішнім Ø 19 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Латунь