


Плита
MNA1-P8-2-M3-PI
Номер деталі: 197230

FESTO

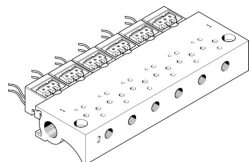

Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	8
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M7
Пневматичне з'єднання 2	M3
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав