


Блок підключення MHP1-PR2-3-PI-PCB

Номер деталі: 197242

FESTO

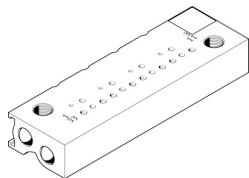

Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість мість для певморозподільників	2
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичний порт 3	M5
Матеріал монтажної плити	Кований алюмінієвий сплав