


**Плита**  
**MHA2-PR2-5-M5**  
Номер деталі: 525127

**FESTO**

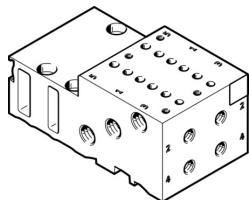

**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                                     |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 2                                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                   |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Вага продукту                                       | 254 г                                        |
| Тип монтажу з'єднувальної плити                     | За допомогою наскрізних отворів з DIN-рейкою |
| Тип кріплення клапана                               | з внутрішньою різьбою                        |
| Пневматичний порт 1                                 | M7                                           |
| Пневматичне з'єднання 2                             | M5                                           |
| Пневматичний порт 3                                 | M7                                           |
| Пневматичне з'єднання 4                             | M5                                           |
| Пневматичне з'єднання 5                             | M7                                           |
| Матеріал монтажної плити                            | Кований алюмінієвий сплав                    |