


**Роз'єм**  
**VABM-C7-12G-G18-7**  
Номер деталі: 552666

**FESTO**

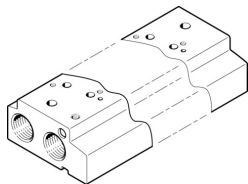

**Технічні дані**

| Особливості                                         | Значення                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 7                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B2-L             |
| Вага продукту                                       | 189 г                      |
| Підключення пілотного повітря 12                    | M3                         |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/8                       |
| Пневматичний порт 3                                 | G1/8                       |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |