


Плита живлення VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Номер деталі: 8026435

FESTO

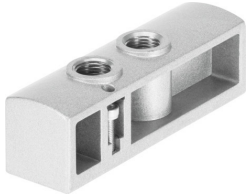

Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування	6 Н·м
Вага продукту	121 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал живлючої плити	Алюміній литий під тиском