


Комплект адаптера DHAA-G-R3-16-B18-10

Номер деталі: 8071917

FESTO

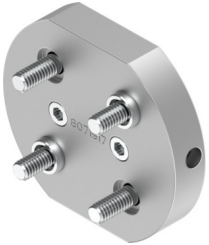

Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	40 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Матеріал адаптерної плити	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал гвинтів	Оцинкована сталь