


Giảm âm LFU-1

Số bộ phận: 10495

FESTO

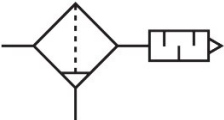

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	G1
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Độ mịn bộ lọc	1 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	xoay thủ công
Áp suất vận hành	0 MPA...1.6 MPA 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Lưu lượng ngược với không khí	12500 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Giảm tiếng ồn	Giảm 40dB
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	93 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	910 g
Kiểu gắn	vặn được
Cổng nối khí nén	G1
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PP