


**Đế van**  
**VABM-C8-12E-G14-12-M1**  
Số bộ phận: 557661

**FESTO**

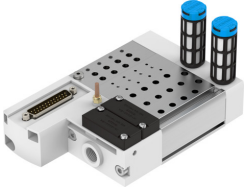

## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	12 mm
Số lượng tối đa vị trí van	12
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.6 N m
Mô men xoắn siết tối đa gắn tường	5 N m
trọng lượng sản phẩm	890 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn