


Mặt bích động cơ
EAMF-A-38A-40S/40T
Số bộ phận: 562669

FESTO

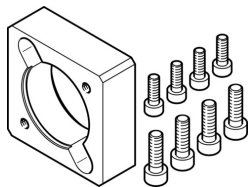

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	80 g
Mã giao diện Động cơ trong	40S 40T
Mã giao diện khớp nối	38A.2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS