


Thiết bị dẫn hướng FENG-50-250-GF

Số bộ phận: 8204080

FESTO

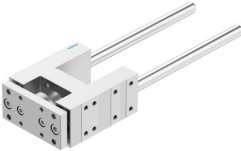

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	50
Hành trình	250 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực dịch chuyển	50 N
Khối lượng di chuyển	2614 g
trọng lượng sản phẩm	5390 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	thép hợp kim cao
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa