


Thiết bị dẫn hướng
FEN-12/16-160-GF
Số bộ phận: 8208450

FESTO

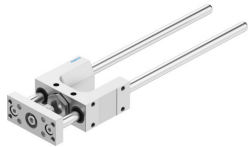

Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	12/16
Hành trình	160 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dẫn hướng	Thanh dẫn hướng trượt
Cấu trúc xây dựng	Dẫn hướng
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực dịch chuyển	15 N
Khối lượng di chuyển	353 g
trọng lượng sản phẩm	682 g
Kiểu gắn	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần tử dẫn hướng	thép hợp kim cao
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu đầu chạc	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa