


气爪夹头胚件  
**BUB-HGPD-16**  
订货号: 1180947

FESTO

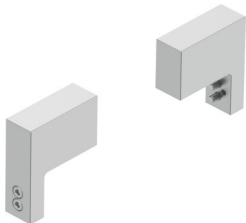

数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 16             |
| 安装位置              | 可选             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度              | 5 °C...60 °C   |
| 每个抓手夹抓的产品重量       | 25 g           |
| 安装方式              | 通过通孔和定位套       |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 非机加工件材料           | 精制铝合金          |