


多位置安装组件
DPVU-32
订货号: 161197

FESTO

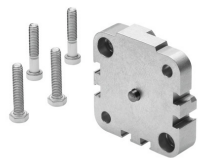

数据表

特性	值
规格	32
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	111 g
材料说明	RoHS 合规
法兰材料	精制铝合金
螺钉材料	钢 镀锌
圆柱配合销材料	钢 镀锌